

★ KB20-PP



Linear-Kugellager

Schaeffler Material-Nummer:
0012756230000

★ Vorzugsprodukt

Linear-Kugellager KB...-PP, Massiv-Reihe,
allseitig abgedichtet, rostgeschützte
Ausführung möglich

Technische Informationen

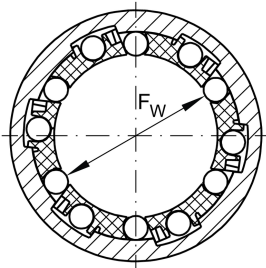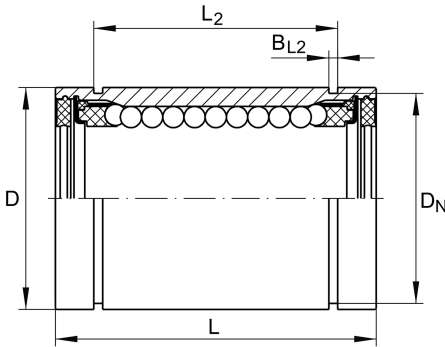

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_w	20 mm	Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes
	+0,009/-0,001	Toleranz
D	32 mm	Aussendurchmesser
	h5	Toleranz
L	45 mm	Länge
	h12	Toleranz
C_{min}	1.570 N	Tragzahl dyn.
C_{0min}	1.230 N	Tragzahl stat.
C_{max}	1.660 N	Tragzahl dyn.
C_{0max}	1.570 N	Tragzahl stat.
	88,99 g	Gewicht

Anschlußmaße

L_2	31,2 mm	
	H13	Toleranz
B_{L2}	1,6 mm	
D_N	30,3 mm	
N_2	2 mm	
	6	Anzahl Kugelreihen