

★ KB25-PP



Linear-Kugellager

Schaeffler Material-Nummer:
0012534920000

★ Vorzugsprodukt

Linear-Kugellager KB...-PP, Massiv-Reihe,
allseitig abgedichtet, rostgeschützte
Ausführung möglich

Technische Informationen

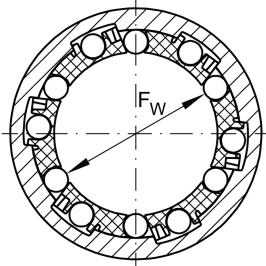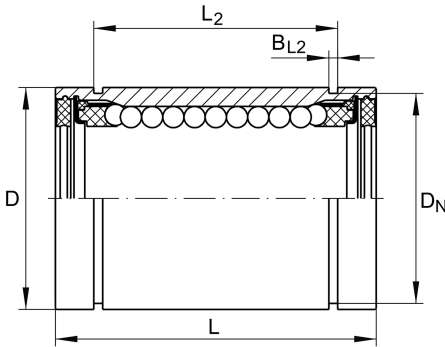

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_w	25 mm	Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes
	+0,011/-0,001	Toleranz
D	40 mm	Aussendurchmesser
	h5	Toleranz
L	58 mm	Länge
	h12	Toleranz
C_{min}	2.800 N	Tragzahl dyn.
C_{0min}	2.220 N	Tragzahl stat.
C_{max}	2.950 N	Tragzahl dyn.
C_{0max}	2.850 N	Tragzahl stat.
	0,158 kg	Gewicht

Anschlußmaße

L_2	43,7 mm	
	H13	Toleranz
B_{L2}	1,85 mm	
D_N	37,5 mm	
N_2	2,5 mm	
	6	Anzahl Kugelreihen