

★ **KB25-PP-AS**


Linear-Kugellager

Schaeffler Material-Nummer:
0015218530000

★ Vorzugsprodukt

Linear-Kugellager KB...PP-AS,
Massiv-Reihe,allseitig abgedichtet,
nachschrnierbar, rostgeschützte
Ausführung möglich

Technische Informationen

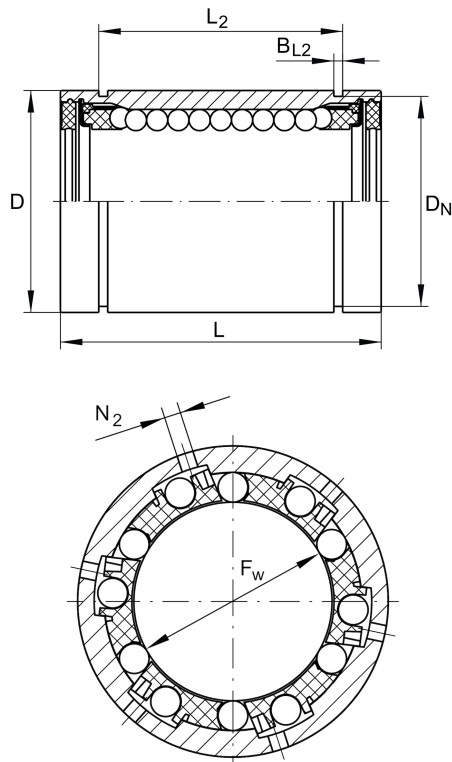

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F _w	25 mm	Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes
	+0,011/-0,001	Toleranz
D	40 mm	Aussendurchmesser
	h5	Toleranz
L	58 mm	Länge
	h12	Toleranz
C _{min}	2.800 N	Tragzahl dyn.
C _{0 min}	2.220 N	Tragzahl stat.
C _{max}	2.950 N	Tragzahl dyn.
C _{0 max}	2.850 N	Tragzahl stat.
	0,002 kg	Gewicht

Anschlußmaße

L ₂	43,7 mm	
	H13	Toleranz
B _{L2}	1,85 mm	
D _N	37,5 mm	
N ₂	2,5 mm	
	6	Anzahl Kugelreihen