

★ KB30-PP



Linear-Kugellager

Schaeffler Material-Nummer:
0012537940000

★ Vorzugsprodukt

Linear-Kugellager KB...-PP, Massiv-Reihe,
allseitig abgedichtet, rostgeschützte
Ausführung möglich

Technische Informationen

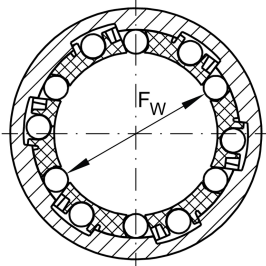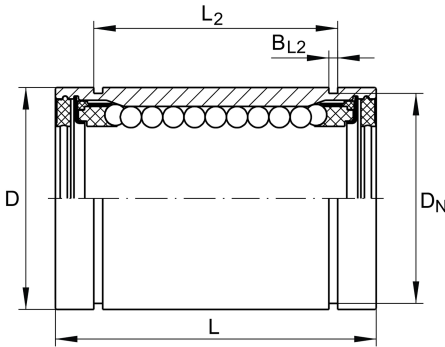

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_w	30 mm	Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes
	+0,011/-0,001	Toleranz
D	47 mm	Aussendurchmesser
	h5	Toleranz
L	68 mm	Länge
	h12	Toleranz
C_{min}	3.600 N	Tragzahl dyn.
$C_{0 min}$	2.850 N	Tragzahl stat.
C_{max}	3.800 N	Tragzahl dyn.
$C_{0 max}$	3.600 N	Tragzahl stat.
	0,255 kg	Gewicht

Anschlußmaße

L_2	51,7 mm	
	H13	Toleranz
B_{L2}	1,85 mm	
D_N	44,5 mm	
N_2	2,5 mm	
	6	Anzahl Kugelreihen