

## ★ KB30-PP-AS


### Linear-Kugellager

Schaeffler Material-Nummer:  
0015240620000

★ Vorzugsprodukt

Linear-Kugellager KB...-PP-AS,  
Massiv-Reihe, allseitig abgedichtet,  
nachschröbar, rostgeschützte  
Ausführung möglich

## Technische Informationen

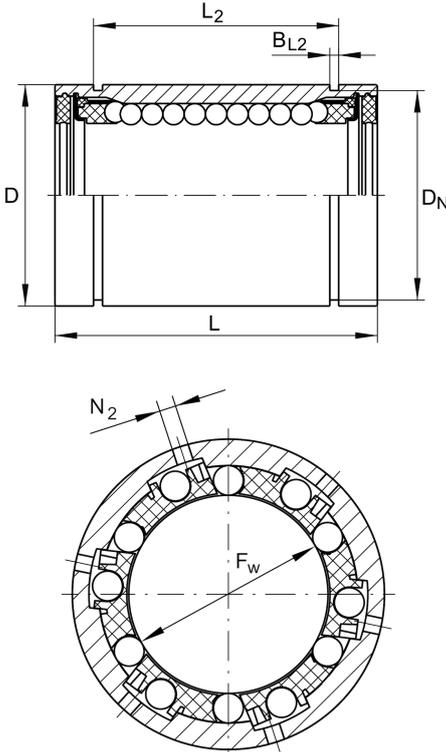

## Hauptabmessungen und Leistungsdaten

$F_w$	30 mm	Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes
	+0,011/-0,001	Toleranz
$D$	47 mm	Aussendurchmesser
	h5	Toleranz
$L$	68 mm	Länge
	h12	Toleranz
$C_{min}$	3.600 N	Tragzahl dyn.
$C_{0 min}$	2.850 N	Tragzahl stat.
$C_{max}$	3.800 N	Tragzahl dyn.
$C_{0 max}$	3.600 N	Tragzahl stat.
	0,003 kg	Gewicht

## Anschlußmaße

$L_2$	51,7 mm	
	H13	Toleranz
$B_{L2}$	1,85 mm	
$D_N$	44,5 mm	
$N_2$	2,5 mm	
	6	Anzahl Kugelreihen