

## ★ KBO20



### Linear-Kugellager

Schaeffler Material-Nummer:  
0012756900000

★ Vorzugsprodukt

Linear-Kugellager KBO..., Massiv-Reihe,  
offene Ausführung, rostgeschützte  
Ausführung möglich

## Technische Informationen

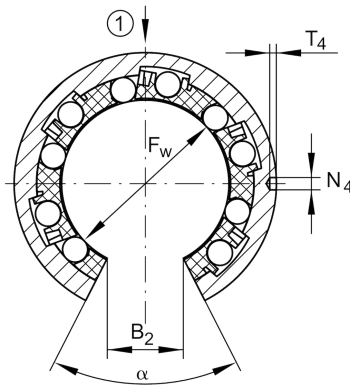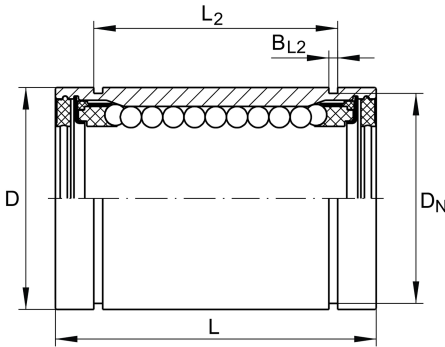

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

$F_w$	20 mm	Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes
$D$	32 mm	Aussendurchmesser
$L$	45 mm	Länge
	h12	Toleranz
$C_{max}$	1.600 N	Tragzahl dyn.
$C_{0max}$	1.280 N	Tragzahl stat.
	74,5 g	Gewicht

### Anschlußmaße

$B_2$	10 mm	Breite des Ausschnittes
$L_2$	31,2 mm	
	H13	Toleranz
$B_{L2}$	1,6 mm	
$D_N$	30,3 mm	
$T_4$	1,2 mm	
$N_4$	2,2 mm	
$N_2$	2 mm	
$\alpha$	60 °	Öffnungswinkel
$\beta$	52 °	
	5	Anzahl Kugelreihen