

★ KBO30-PP-AS



Linear-Kugellager

Schaeffler Material-Nummer:
0015241000000

★ Vorzugsprodukt

Linear-Kugellager KBO...-PP-AS,
Massiv-Reihe, offene Ausführung,
allseitig abgedichtet, nachschmierbar,
rostgeschützte Ausführung möglich

Technische Informationen

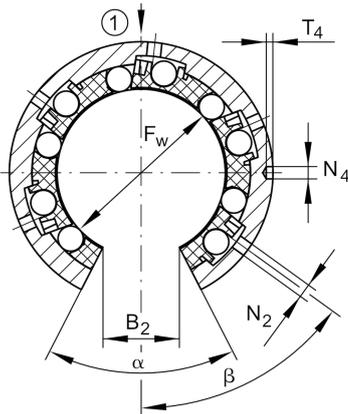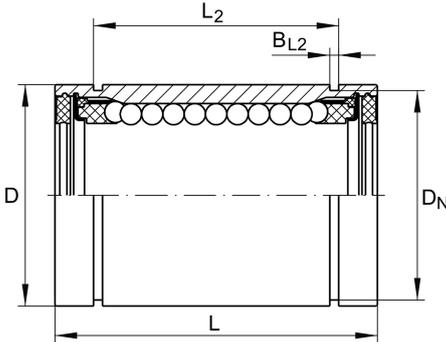

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_w	30 mm	Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes
D	47 mm	Aussendurchmesser
L	68 mm	Länge
	h12	Toleranz
C_{max}	3.700 N	Tragzahl dyn.
C_{0max}	3.000 N	Tragzahl stat.
	0,256 kg	Gewicht

Anschlußmaße

B_2	13,6 mm	Breite des Ausschnittes
L_2	51,7 mm	
	H13	Toleranz
B_{L2}	1,85 mm	
D_N	44,5 mm	
T_4	1,5 mm	
N_4	3 mm	
N_2	2,5 mm	
α	54 °	Öffnungswinkel
β	55 °	
	5	Anzahl Kugelreihen