

★ KBO40-PP



Linear-Kugellager

Schaeffler Material-Nummer:
0012757980000

★ Vorzugsprodukt

Linear-Kugellager KBO...-PP, Massiv-Reihe, offene Ausführung, allseitig abgedichtet, rostgeschützte Ausführung möglich

Technische Informationen

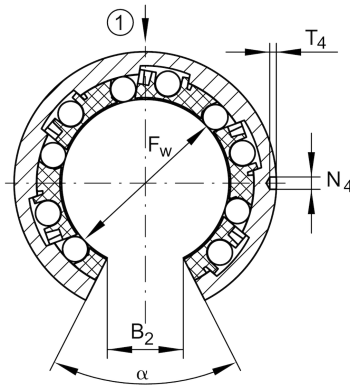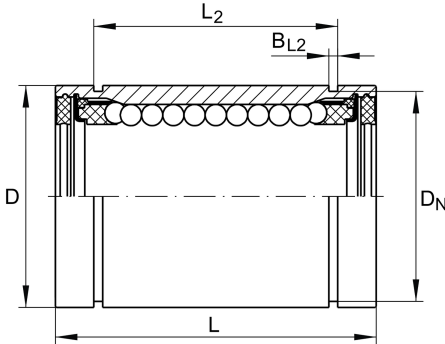

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_w	40 mm	Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes
D	62 mm	Aussendurchmesser
L	80 mm	Länge
	h12	Toleranz
C_{max}	6.100 N	Tragzahl dyn.
C_{0max}	4.600 N	Tragzahl stat.
	0,516 kg	Gewicht

Anschlußmaße

B_2	18,2 mm	Breite des Ausschnittes
L_2	60,3 mm	
	H13	Toleranz
B_{L2}	2,15 mm	
D_N	59 mm	
T_4	1,5 mm	
N_4	3 mm	
N_2	3 mm	
α	54 °	Öffnungswinkel
β	54 °	
	5	Anzahl Kugelreihen