

## ★ KBS20-PP-AS


### Linear-Kugellager

Schaeffler Material-Nummer:  
0015217990000

★ Vorzugsprodukt

Linear-Kugellager KBS..-PP-AS, Massiv-Reihe, einstellbar, allseitig abgedichtet, nachschmierbar, rostgeschützte Ausführung möglich

## Technische Informationen

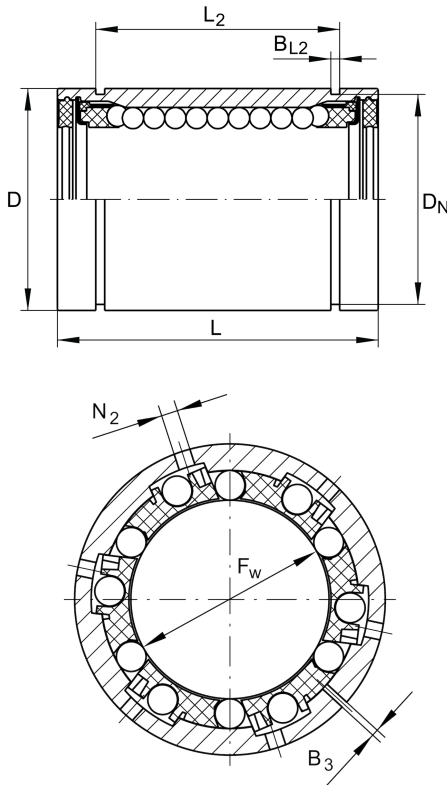

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

$F_w$	20 mm	Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes
$D$	32 mm	Aussendurchmesser
$L$	45 mm	Länge
	h12	Toleranz
$C_{min}$	1.570 N	Tragzahl dyn.
$C_{0min}$	1.230 N	Tragzahl stat.
$C_{max}$	1.660 N	Tragzahl dyn.
$C_{0max}$	1.570 N	Tragzahl stat.
	87,74 g	Gewicht

### Anschlußmaße

$L_2$	31,2 mm	
	H13	Toleranz
$B_{L2}$	1,6 mm	
$B_3$	1 mm	
$D_N$	30,3 mm	
$N_2$	2 mm	
$\chi$	62,5 °	
	6	Anzahl Kugelreihen