

★ KBS25-PP-AS


Linear-Kugellager

Schaeffler Material-Nummer:
0015240030000

★ Vorzugsprodukt

Linear-Kugellager KBS..-PP-AS, Massiv-Reihe, einstellbar, allseitig abgedichtet, nachschmierbar, rostgeschützte Ausführung möglich

Technische Informationen

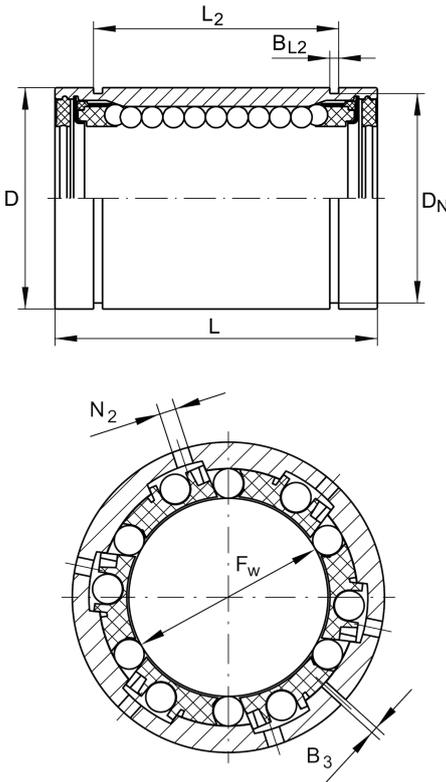

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_w	25 mm	Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes
D	40 mm	Aussendurchmesser
L	58 mm	Länge
	h12	Toleranz
C_{min}	2.800 N	Tragzahl dyn.
C_{0min}	2.220 N	Tragzahl stat.
C_{max}	2.950 N	Tragzahl dyn.
C_{0max}	2.850 N	Tragzahl stat.
	0,186 kg	Gewicht

Anschlußmaße

L_2	43,7 mm	
	H13	Toleranz
B_{L2}	1,85 mm	
B_3	1 mm	
D_N	37,5 mm	
N_2	2,5 mm	
X	62 °	
	6	Anzahl Kugelreihen