

★ KBS30-PP



Linear-Kugellager

Schaeffler Material-Nummer:
0012538240000

★ Vorzugsprodukt

Linear-Kugellager KBS..-PP, Massiv-Reihe, einstellbar, allseitig abgedichtet, rostgeschützte Ausführung möglich

Technische Informationen

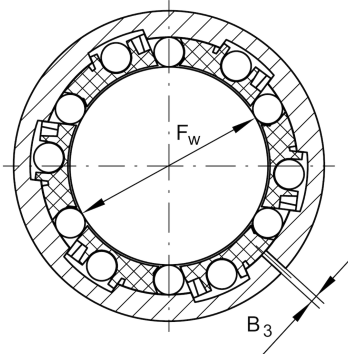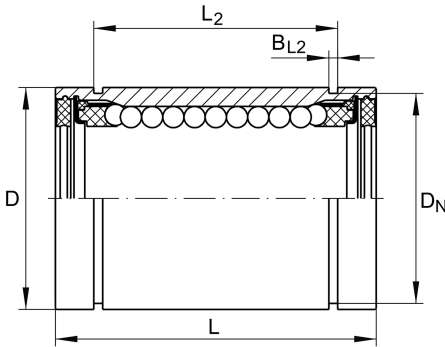

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_w	30 mm	Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes
D	47 mm	Aussendurchmesser
L	68 mm	Länge
	h12	Toleranz
C_{min}	3.600 N	Tragzahl dyn.
C_{0min}	2.850 N	Tragzahl stat.
C_{max}	3.800 N	Tragzahl dyn.
C_{0max}	3.600 N	Tragzahl stat.
	0,297 kg	Gewicht

Anschlußmaße

L_2	51,7 mm	
	H13	Toleranz
B_{L2}	1,85 mm	
B_3	1 mm	
D_N	44,5 mm	
N_2	2,5 mm	
α	64 °	
	6	Anzahl Kugelreihen