

## ★ KH14-PP

### Linear-Kugellager


Schaeffler Material-Nummer:  
0001915310000

Linear-Kugellager KH...-PP, erstbefettet,  
beidseitig abgedichtet, nachschmierbar

★ Vorzugsprodukt

## Technische Informationen

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

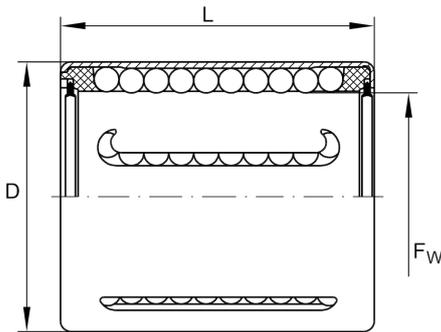

$F_w$	14 mm	Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes
D	21 mm	Außendurchmesser
L	28 mm	Länge
$C_{min}$	690 N	Tragzahl dyn.
$C_{0min}$	520 N	Tragzahl stat.
$C_{max}$	830 N	Tragzahl dyn.
$C_{0max}$	760 N	Tragzahl stat.
	20,355 g	Gewicht

### Anschlußmaße

$J_{L4}$	6 mm
$N_2$	2,5 mm

### Zusätzliche Informationen

VMKB_065	KH	Materialkurzbenennung
----------	----	-----------------------

