

★ KH20-PP

Linear-Kugellager


Schaeffler Material-Nummer:
0000482240000

Linear-Kugellager KH...-PP, erstbefettet,
beidseitig abgedichtet, nachschmierbar

★ Vorzugsprodukt

Technische Informationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

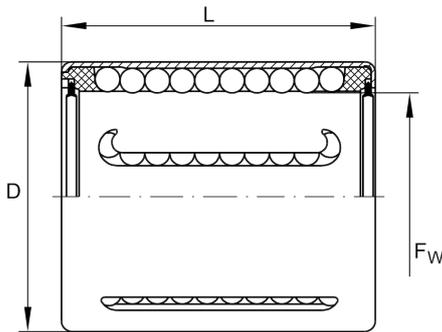

F_w	20 mm	Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes
D	28 mm	Außendurchmesser
L	30 mm	Länge
C_{min}	1.110 N	Tragzahl dyn.
C_{0min}	790 N	Tragzahl stat.
C_{max}	1.170 N	Tragzahl dyn.
C_{0max}	1.010 N	Tragzahl stat.
	32,65 g	Gewicht

Anschlußmaße

J_{L4}	7 mm
N_2	2,5 mm

Zusätzliche Informationen

VMKB_065	KH	Materialkurzbenennung
----------	----	-----------------------

