

★ KH30-PP

Linear-Kugellager


Schaeffler Material-Nummer:
0001817900000

Linear-Kugellager KH...-PP, erstbefettet,
beidseitig abgedichtet, nachschmierbar

★ Vorzugsprodukt

Technische Informationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

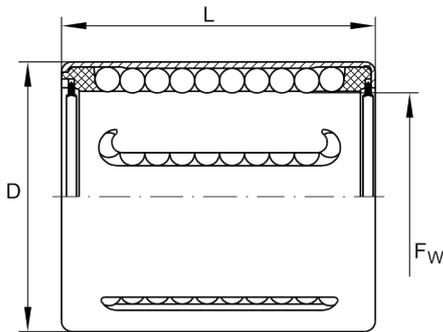

F_w	30 mm	Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes
D	40 mm	Außendurchmesser
L	50 mm	Länge
C_{min}	3.300 N	Tragzahl dyn.
C_{0min}	2.700 N	Tragzahl stat.
C_{max}	3.300 N	Tragzahl dyn.
C_{0max}	3.100 N	Tragzahl stat.
	94,7 g	Gewicht

Anschlußmaße

J_{L4}	8 mm
N_2	2,5 mm

Zusätzliche Informationen

VMKB_065	KH	Materialkurzbenennung
----------	----	-----------------------

