

★ KNO16-B-PP



Linear-Kugellager

Schaeffler Material-Nummer:
0244542730000

★ Vorzugsprodukt

Linear-Kugellager KNO...-B-PP,
Leichtbau-Reihe, offene Ausführung,
allseitig abgedichtet, nachschmierbar,
winkeleinstellbar

Technische Informationen

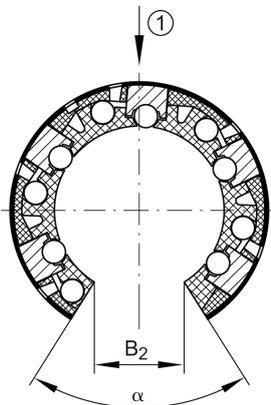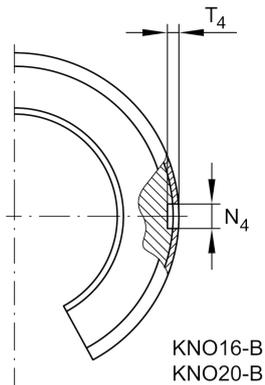

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_w	16 mm	Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes
D	26 mm	Aussendurchmesser
L	36 mm	Länge
C_{max}	1.000 N	Tragzahl dyn.
C_{0max}	750 N	Tragzahl stat.
	20 g	Gewicht

Anschlußmaße

B_2	9 mm	Breite des Ausschnittes
T_4	0,7 mm	
N_4	3 mm	
α	68 °	Öffnungswinkel
b_{1max}	1,5 mm	
	4	Anzahl Kugelreihen

