

★ KNO20-B-PP



Linear-Kugellager

Schaeffler Material-Nummer:
0193233870000

★ Vorzugsprodukt

Linear-Kugellager KNO...-B-PP,
Leichtbau-Reihe, offene Ausführung,
allseitig abgedichtet, nachschmierbar,
winkeleinstellbar

Technische Informationen

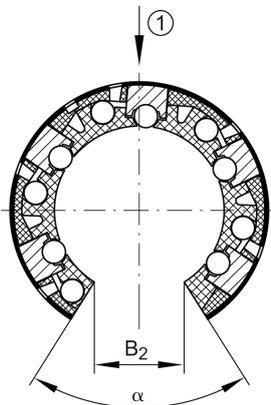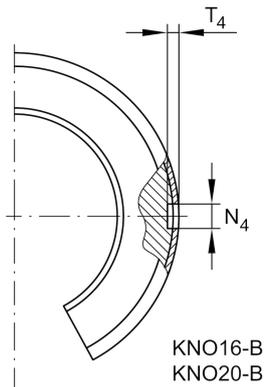

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_w	20 mm	Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes
D	32 mm	Aussendurchmesser
L	45 mm	Länge
C_{max}	1.740 N	Tragzahl dyn.
C_{0max}	1.240 N	Tragzahl stat.
	50 g	Gewicht

Anschlußmaße

B_2	9 mm	Breite des Ausschnittes
T_4	0,9 mm	
N_4	3 mm	
α	55 °	Öffnungswinkel
b_{1max}	2,5 mm	
	5	Anzahl Kugelreihen

