

★ KNO25-B-PP



Linear-Kugellager

Schaeffler Material-Nummer:
0173768070000

★ Vorzugsprodukt

Linear-Kugellager KNO...-B-PP,
Leichtbau-Reihe, offene Ausführung,
allseitig abgedichtet, nachschmierbar,
winkeleinstellbar

Technische Informationen

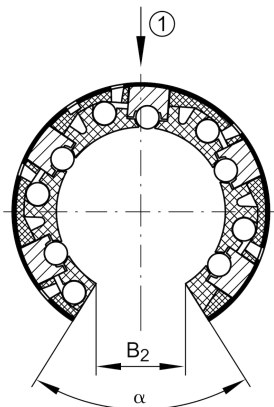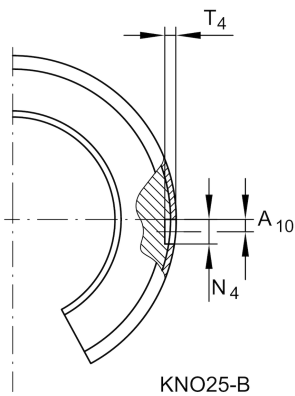

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_w	25 mm	Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes
D	40 mm	Aussendurchmesser
L	58 mm	Länge
C_{max}	3.100 N	Tragzahl dyn.
C_{0max}	2.260 N	Tragzahl stat.
	0,113 kg	Gewicht

Anschlußmaße

B_2	11,5 mm	Breite des Ausschnittes
T_4	1,4 mm	
A_{10}	1,5 mm	Öffnungswinkel
N_4	3 mm	
α	57 °	Öffnungswinkel
b_{1max}	2,5 mm	
	5	Anzahl Kugelreihen

