

## ★ KNO30-B-PP



### Linear-Kugellager

Schaeffler Material-Nummer:  
0244562680000

★ Vorzugsprodukt

Linear-Kugellager KNO...-B-PP,  
Leichtbau-Reihe, offene Ausführung,  
allseitig abgedichtet, nachschmierbar,  
winkeleinstellbar

## Technische Informationen

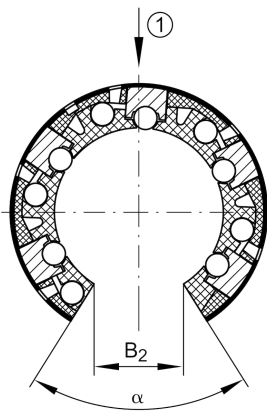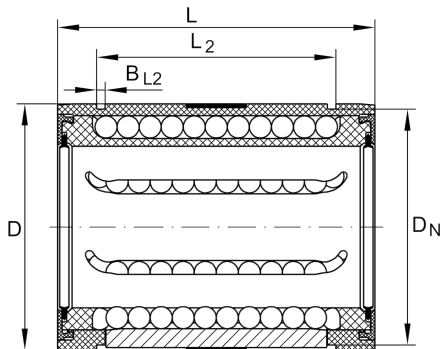

## Hauptabmessungen und Leistungsdaten

$F_w$	30 mm	Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes
$D$	47 mm	Aussendurchmesser
$L$	68 mm	Länge
$C_{max}$	3.750 N	Tragzahl dyn.
$C_{0max}$	2.850 N	Tragzahl stat.
	0,161 kg	Gewicht

## Anschlußmaße

$B_2$	14 mm	Breite des Ausschnittes
$T_4$	2,2 mm	
$A_{10}$	2 mm	Öffnungswinkel
$N_4$	3 mm	
$\alpha$	57 °	Öffnungswinkel
$b_{1max}$	2,5 mm	
	5	Anzahl Kugelreihen

