

★ KNO40-B-PP



Linear-Kugellager

Schaeffler Material-Nummer:
0244575400000

★ Vorzugsprodukt

Linear-Kugellager KNO...-B-PP,
Leichtbau-Reihe, offene Ausführung,
allseitig abgedichtet, nachschmierbar,
winkeleinstellbar

Technische Informationen

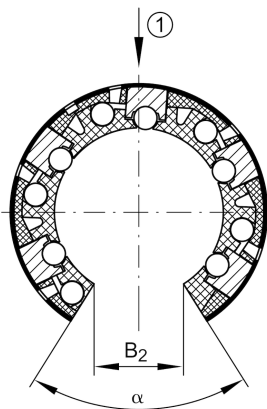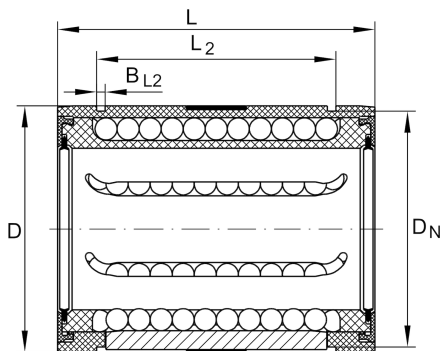

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_w	40 mm	Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes
D	62 mm	Aussendurchmesser
L	80 mm	Länge
C_{max}	6.300 N	Tragzahl dyn.
C_{0max}	4.350 N	Tragzahl stat.
	0,3 kg	Gewicht

Anschlußmaße

B_2	19 mm	Breite des Ausschnittes
T_4	2,2 mm	
A_{10}	1,5 mm	Öffnungswinkel
N_4	3 mm	
α	56 °	Öffnungswinkel
b_{1max}	3 mm	
	5	Anzahl Kugelreihen

