

## ★ KNO50-B-PP



### Linear-Kugellager

Schaeffler Material-Nummer:  
0244584060000

★ Vorzugsprodukt

Linear-Kugellager KNO...-B-PP,  
Leichtbau-Reihe, offene Ausführung,  
allseitig abgedichtet, nachschmierbar,  
winkeleinstellbar

## Technische Informationen

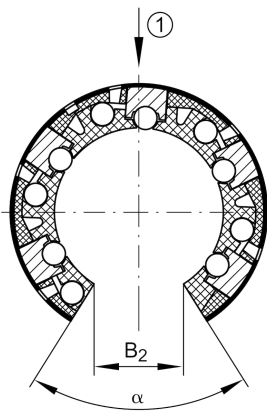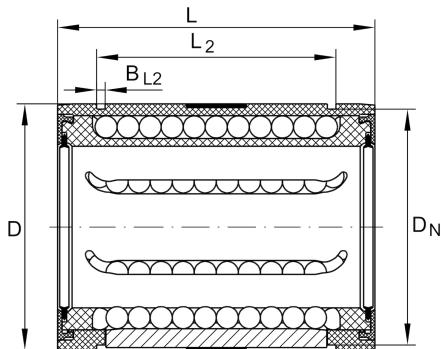

## Hauptabmessungen und Leistungsdaten

$F_w$	50 mm	Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes
$D$	75 mm	Aussendurchmesser
$L$	100 mm	Länge
$C_{max}$	9.300 N	Tragzahl dyn.
$C_{0max}$	6.500 N	Tragzahl stat.
	0,554 kg	Gewicht

## Anschlußmaße

$B_2$	22,5 mm	Breite des Ausschnittes
$T_4$	2,3 mm	
$A_{10}$	2,5 mm	Öffnungswinkel
$N_4$	5 mm	
$\alpha$	54 °	Öffnungswinkel
$b_{1max}$	3 mm	
	5	Anzahl Kugelreihen

