

## ★ KS12-PP


### Linear-Kugellager

Schaeffler Material-Nummer:  
0067137340000



Linear-Kugellager KS..-PP, Schwerlast-  
Reihe, beidseitig mit Lippendichtung

★ Vorzugsprodukt


### Technische Informationen

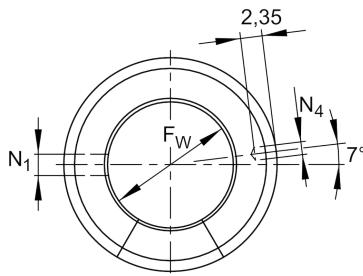

KS12  
KSO12

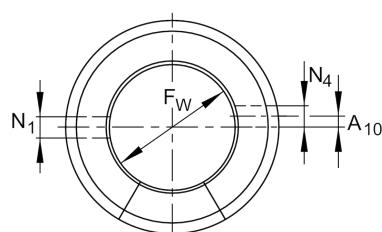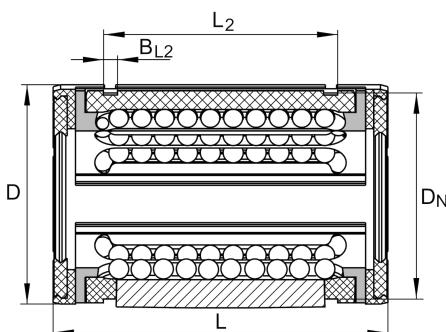

KS30, 40, 50  
KSO30, 40, 50

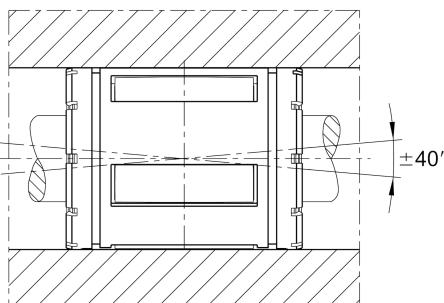

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F <sub>W</sub>	12 mm	Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes
D	22 mm	Aussendurchmesser
L	32 mm	Länge
C <sub>min</sub>	630 N	Tragzahl dyn.
C <sub>0 min</sub>	600 N	Tragzahl stat.
C <sub>max</sub>	900 N	Tragzahl dyn.
C <sub>0 max</sub>	1.100 N	Tragzahl stat.
	0,02 kg	Gewicht

### Anschlußmaße

L <sub>2</sub>	22,6 mm	
	H13	Toleranz
B <sub>L2</sub>	1,3 mm	
D <sub>N</sub>	21 mm	
N <sub>4</sub>	3 mm	
	8	Anzahl Kugelreihen