

## ★ KS16-PP


### Linear-Kugellager

Schaeffler Material-Nummer:  
0067137500000



Linear-Kugellager KS..-PP, Schwerlast-Reihe, beidseitig mit Lippendichtung

★ Vorzugsprodukt

### Technische Informationen

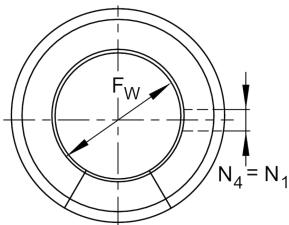

KS16, 20  
KSO16, 20

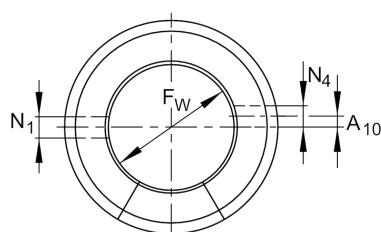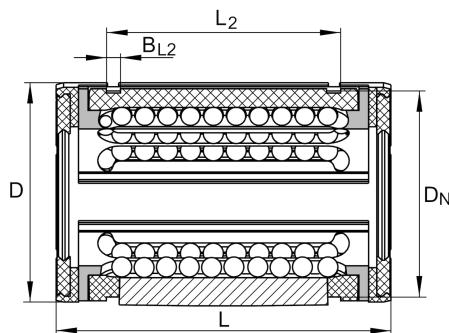

KS30, 40, 50  
KSO30, 40, 50

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_W	16 mm	Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes
D	26 mm	Aussendurchmesser
L	36 mm	Länge
C_min	1.060 N	Tragzahl dyn.
C_0_min	950 N	Tragzahl stat.
C_max	1.430 N	Tragzahl dyn.
C_0_max	1.550 N	Tragzahl stat.
	0,03 kg	Gewicht

### Anschlußmaße

L_2	24,6 mm	
	H13	Toleranz
B_L2	1,3 mm	
D_N	25 mm	
N_1	3 mm	
N_4	3 mm	
	8	Anzahl Kugelreihen

