

★ **KS20-PP**


Linear-Kugellager

Schaeffler Material-Nummer:
0067137690000

★ Vorzugsprodukt

Linear-Kugellager KS...-PP, Schwerlast-Reihe, beidseitig mit Lippendichtung

Technische Informationen

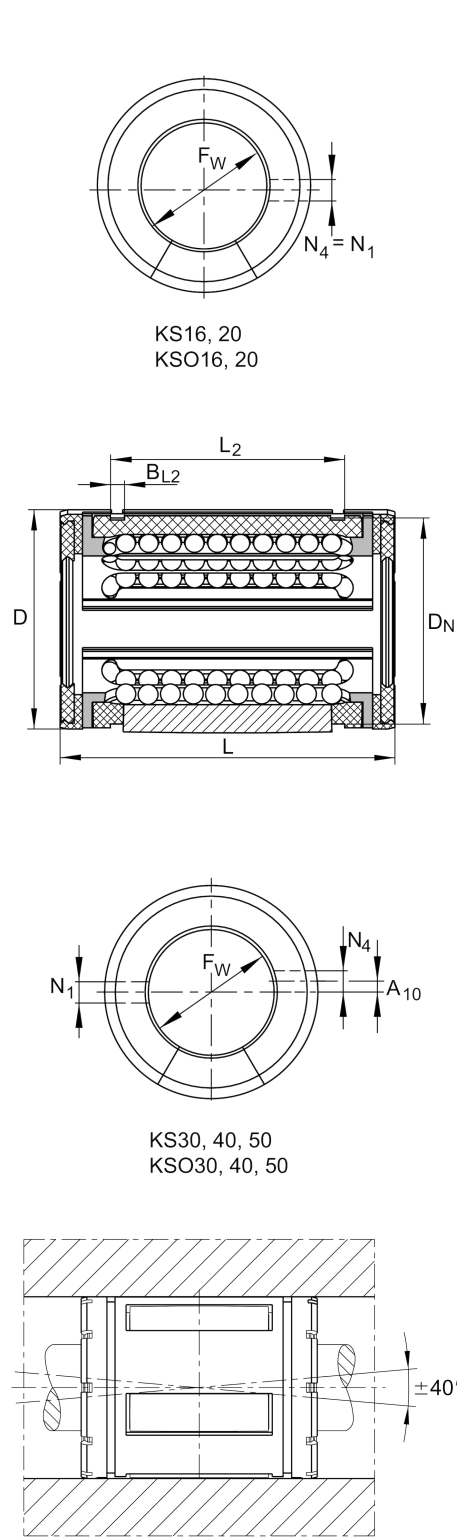

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_w	20 mm	Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes
D	32 mm	Aussendurchmesser
L	45 mm	Länge
C_{min}	1.780 N	Tragzahl dyn.
$C_{0 min}$	1.600 N	Tragzahl stat.
C_{max}	2.200 N	Tragzahl dyn.
$C_{0 max}$	2.310 N	Tragzahl stat.
	0,05 kg	Gewicht

Anschlußmaße

L_2	31,2 mm	
	H13	Toleranz
B_{L2}	1,6 mm	
D_N	30,7 mm	
N_1	3 mm	
N_4	3 mm	
8		Anzahl Kugelreihen