


KS25

Linear-Kugellager


Schaeffler Material-Nummer:
0067137770000

Linear-Kugellager KS..., Schwerlast-Reihe,
beidseitig mit Spaltdichtung

Technische Informationen

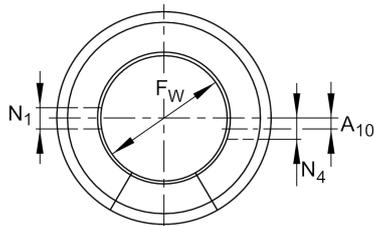

KS25
KSO25

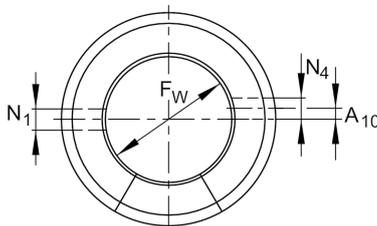

KS30, 40, 50
KSO30, 40, 50

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_w	25 mm	Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes
D	40 mm	Aussendurchmesser
L	58 mm	Länge
C_{min}	2.700 N	Tragzahl dyn.
C_{0min}	2.430 N	Tragzahl stat.
C_{max}	3.950 N	Tragzahl dyn.
C_{0max}	4.300 N	Tragzahl stat.
	0,1 kg	Gewicht

Anschlußmaße

L_2	43,7 mm	
	H13	Toleranz
B_{L2}	1,85 mm	
D_N	38 mm	
A_{10}	1,5 mm	Öffnungswinkel
N_1	3,5 mm	
N_4	3 mm	
	8	Anzahl Kugelreihen

