

★ KS25-PP




Linear-Kugellager

Schaeffler Material-Nummer:
0067137850000

Linear-Kugellager KS..-PP, Schwerlast-Reihe, beidseitig mit Lippendichtung

★ Vorzugsprodukt

Technische Informationen

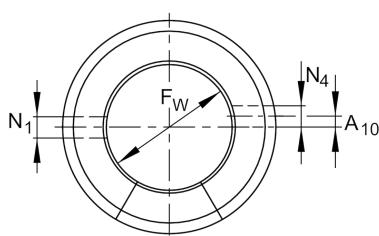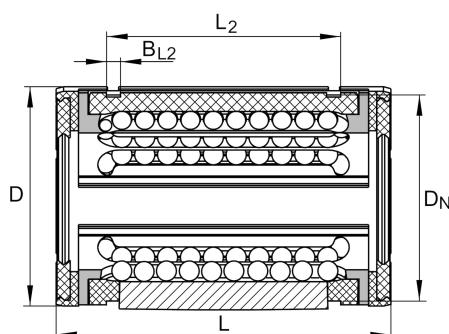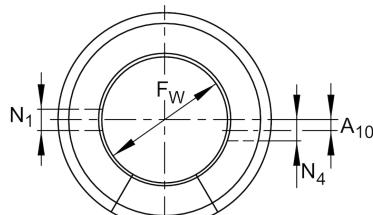

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_W	25 mm	Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes
D	40 mm	Aussendurchmesser
L	58 mm	Länge
C_min	2.700 N	Tragzahl dyn.
C_0_min	2.430 N	Tragzahl stat.
C_max	3.950 N	Tragzahl dyn.
C_0_max	4.300 N	Tragzahl stat.
	0,1 kg	Gewicht

Anschlußmaße

L_2	43,7 mm	
	H13	Toleranz
B_L2	1,85 mm	
D_N	38 mm	
A_10	1,5 mm	Öffnungswinkel
N_1	3,5 mm	
N_4	3 mm	
	8	Anzahl Kugelreihen

