

★ KS30-PP




Linear-Kugellager

Schaeffler Material-Nummer:
0067138070000

Linear-Kugellager KS..-PP, Schwerlast-Reihe, beidseitig mit Lippendichtung

★ Vorzugsprodukt

Technische Informationen

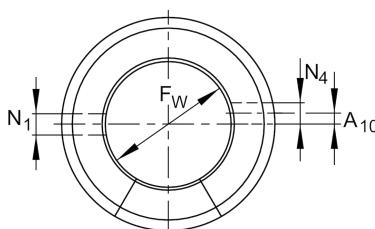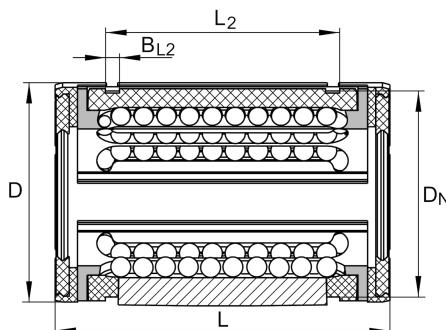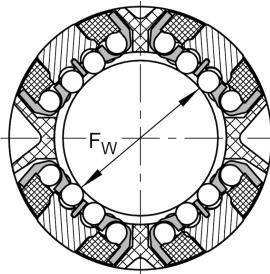

KS30, 40, 50
KSO30, 40, 50

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F _w	30 mm	Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes
D	47 mm	Aussendurchmesser
L	68 mm	Länge
C _{min}	4.650 N	Tragzahl dyn.
C _{0 min}	3.970 N	Tragzahl stat.
C _{max}	5.900 N	Tragzahl dyn.
C _{0 max}	6.000 N	Tragzahl stat.
	0,18 kg	Gewicht

Anschlußmaße

L ₂	51,7 mm	
	H13	Toleranz
B _{L2}	1,85 mm	
D _N	44,7 mm	
A ₁₀	2 mm	Öffnungswinkel
N ₁	3,5 mm	
N ₄	3 mm	
	8	Anzahl Kugelreihen

