

★ KS40-PP


Linear-Kugellager

Schaeffler Material-Nummer:
0067537790000


Linear-Kugellager KS..-PP, Schwerlast-
Reihe, beidseitig mit Lippendichtung

★ Vorzugsprodukt

Technische Informationen

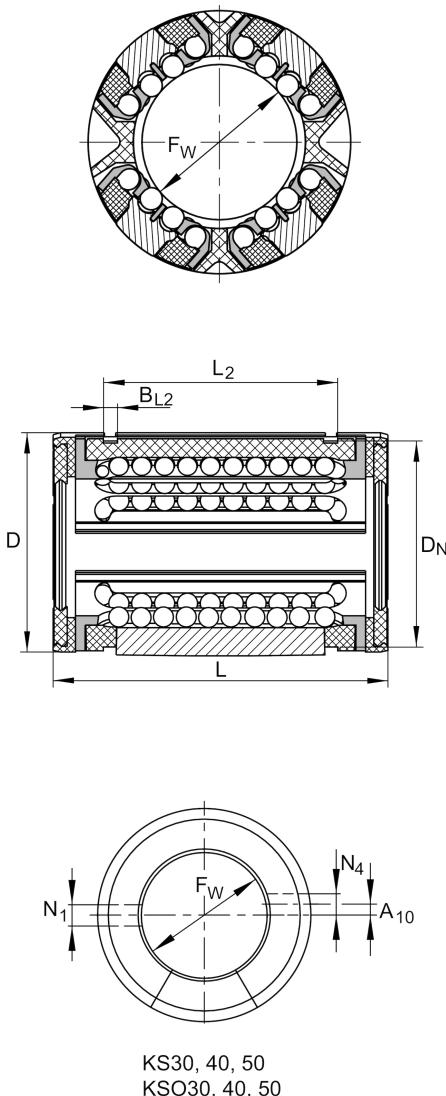

KS30, 40, 50
KSO30, 40, 50

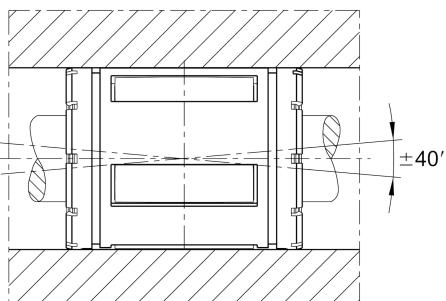

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F _w	40 mm	Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes
D	62 mm	Aussendurchmesser
L	80 mm	Länge
C _{min}	8.800 N	Tragzahl dyn.
C _{0min}	7.200 N	Tragzahl stat.
C _{max}	10.200 N	Tragzahl dyn.
C _{0max}	9.600 N	Tragzahl stat.
	0,345 kg	Gewicht

Anschlußmaße

L ₂	60,3 mm	
	H13	Toleranz
B _{L2}	2,15 mm	
D _N	59,4 mm	
A ₁₀	1,5 mm	Öffnungswinkel
N ₁	3,5 mm	
N ₄	3 mm	
8		Anzahl Kugelreihen