

## ★ KSO20-PP


### Linear-Kugellager

Schaeffler Material-Nummer:  
0067537100000

Linear-Kugellager KSO...-PP, Schwerlast-  
Reihe, beidseitig mit Lippendichtung

★ Vorzugsprodukt

## Technische Informationen

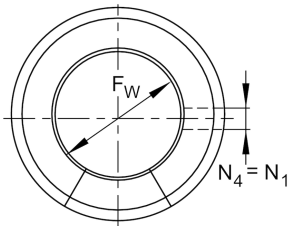



KS16, 20  
KSO16, 20


### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

$F_w$	20 mm	Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes
$D$	32 mm	Aussendurchmesser
$L$	45 mm	Länge
$C_{max}$	2.200 N	Tragzahl dyn.
$C_{0max}$	2.310 N	Tragzahl stat.
	0,04 kg	Gewicht

### Anschlußmaße

$B_2$	10 mm	Breite des Ausschnittes
$N_1$	3 mm	
$N_4$	3 mm	
$\alpha$	60 °	Öffnungswinkel
	6	Anzahl Kugelreihen

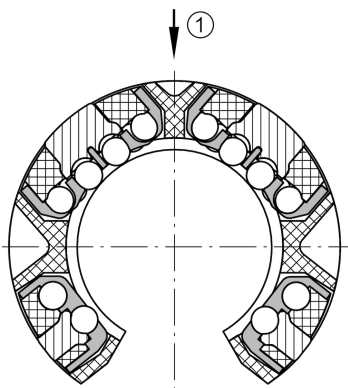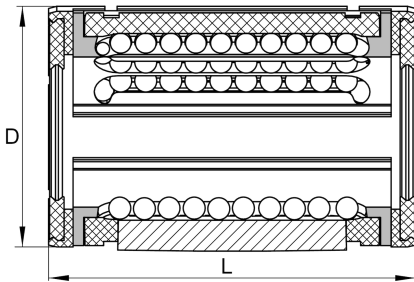

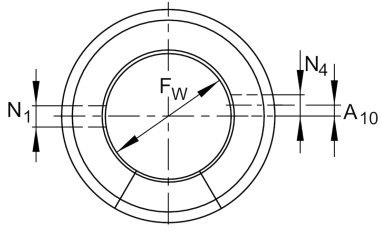

KS30, 40, 50  
KSO30, 40, 50

