



★ KSO25-PP


Linear-Kugellager

Schaeffler Material-Nummer:
0067537360000

Linear-Kugellager KSO...-PP, Schwerlast-
Reihe, beidseitig mit Lippendichtung

★ Vorzugsprodukt

Technische Informationen

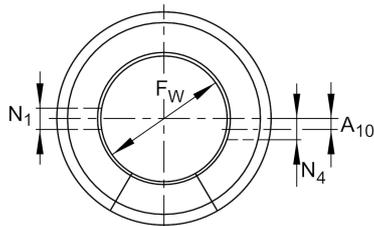



KS25
KSO25


Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_w	25 mm	Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes
D	40 mm	Aussendurchmesser
L	58 mm	Länge
C_{max}	3.950 N	Tragzahl dyn.
C_{0max}	4.300 N	Tragzahl stat.
	0,08 kg	Gewicht

Anschlußmaße

B_2	12,5 mm	Breite des Ausschnittes
A_{10}	1,5 mm	Öffnungswinkel
N_1	3,5 mm	
N_4	3 mm	
α	60 °	Öffnungswinkel
	6	Anzahl Kugelreihen

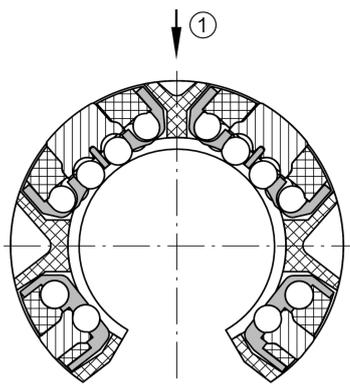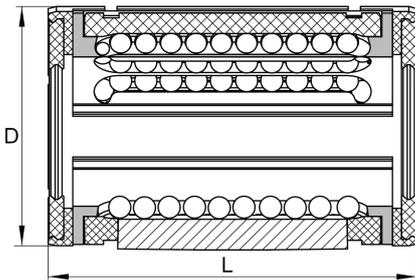

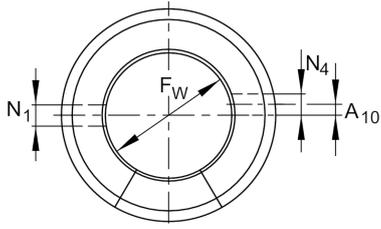

KS30, 40, 50
KSO30, 40, 50

