


## KS30

### Linear-Kugellager

Schaeffler Material-Nummer:  
0067137930000

Linear-Kugellager KS..., Schwerlast-Reihe,  
beidseitig mit Spaltdichtung

#### Technische Informationen


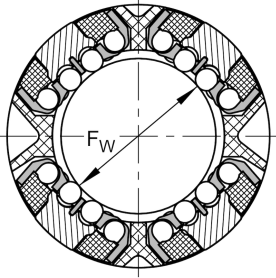


#### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

$F_w$	30 mm	Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes
D	47 mm	Aussendurchmesser
L	68 mm	Länge
$C_{min}$	4.650 N	Tragzahl dyn.
$C_{0min}$	3.970 N	Tragzahl stat.
$C_{max}$	5.900 N	Tragzahl dyn.
$C_{0max}$	6.000 N	Tragzahl stat.
	0,17 kg	Gewicht

#### Anschlußmaße

$L_2$	51,7 mm	
	H13	Toleranz
$B_{L2}$	1,85 mm	
$D_N$	44,7 mm	
$A_{10}$	2 mm	Öffnungswinkel
$N_1$	3,5 mm	
$N_4$	3 mm	
	8	Anzahl Kugelreihen

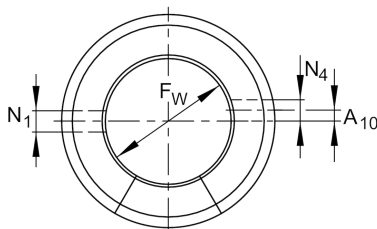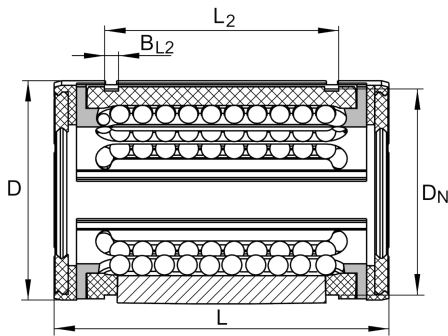

KS30, 40, 50  
KSO30, 40, 50

