


KS40

Linear-Kugellager

Schaeffler Material-Nummer:
0067537600000

Linear-Kugellager KS..., Schwerlast-Reihe,
beidseitig mit Spaltdichtung

Technische Informationen


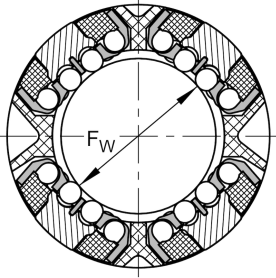


Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_w	40 mm	Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes
D	62 mm	Aussendurchmesser
L	80 mm	Länge
C_{min}	8.800 N	Tragzahl dyn.
C_{0min}	7.200 N	Tragzahl stat.
C_{max}	10.200 N	Tragzahl dyn.
C_{0max}	9.600 N	Tragzahl stat.
	0,34 kg	Gewicht

Anschlußmaße

L_2	60,3 mm	
	H13	Toleranz
B_{L2}	2,15 mm	
D_N	59,4 mm	
A_{10}	1,5 mm	Öffnungswinkel
N_1	3,5 mm	
N_4	3 mm	
	8	Anzahl Kugelreihen

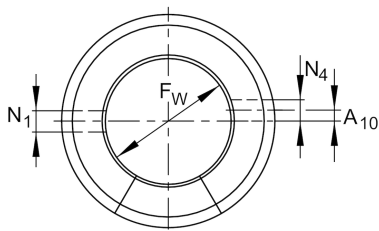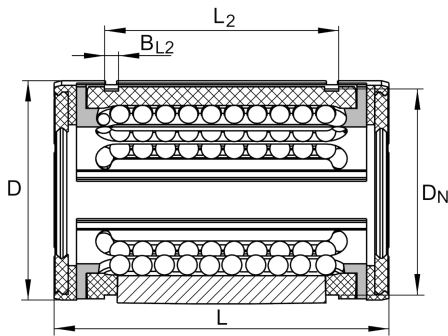

KS30, 40, 50
KSO30, 40, 50

