

## ★ KB16-PP



### Linear-Kugellager

Schaeffler Material-Nummer:  
0013928080000

★ Vorzugsprodukt

Linear-Kugellager KB...-PP, Massiv-Reihe,  
allseitig abgedichtet, rostgeschützte  
Ausführung möglich

## Technische Informationen

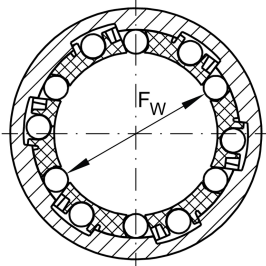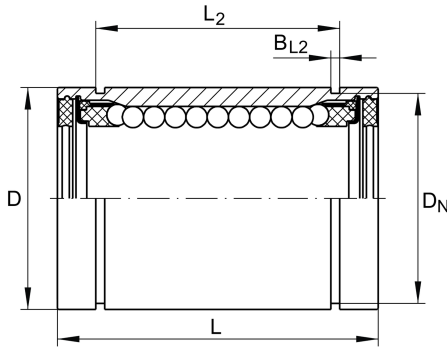

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

$F_w$	16 mm	Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes
	+0,009/-0,001	Toleranz
$D$	26 mm	Aussendurchmesser
	h5	Toleranz
$L$	36 mm	Länge
	h12	Toleranz
$C_{min}$	710 N	Tragzahl dyn.
$C_{0 min}$	530 N	Tragzahl stat.
$C_{max}$	840 N	Tragzahl dyn.
$C_{0 max}$	780 N	Tragzahl stat.
	0,047 kg	Gewicht

### Anschlußmaße

$L_2$	24,6 mm	
	H13	Toleranz
$B_{L2}$	1,3 mm	
$D_N$	24,9 mm	
$N_2$	2 mm	
	5	Anzahl Kugelreihen