

## ★ KBO30-PP



### Linear-Kugellager

Schaeffler Material-Nummer:  
0012757200000

★ Vorzugsprodukt

Linear-Kugellager KBO...-PP, Massiv-Reihe, offene Ausführung, allseitig abgedichtet, rostgeschützte Ausführung möglich

## Technische Informationen

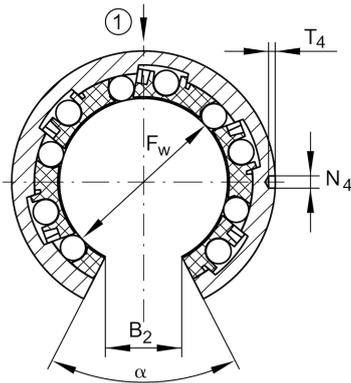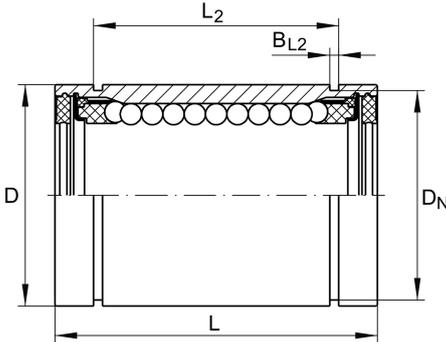

## Hauptabmessungen und Leistungsdaten

$F_w$	30 mm	Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes
$D$	47 mm	Aussendurchmesser
$L$	68 mm	Länge
	h12	Toleranz
$C_{max}$	3.700 N	Tragzahl dyn.
$C_{0max}$	3.000 N	Tragzahl stat.
	0,256 kg	Gewicht

## Anschlußmaße

$B_2$	13,6 mm	Breite des Ausschnittes
$L_2$	51,7 mm	
	H13	Toleranz
$B_{L2}$	1,85 mm	
$D_N$	44,5 mm	
$T_4$	1,5 mm	
$N_4$	3 mm	
$N_2$	2,5 mm	
$\alpha$	54 °	Öffnungswinkel
$\beta$	55 °	
	5	Anzahl Kugelreihen