



★ KN25-B




Linear-Kugellager

Schaeffler Material-Nummer:
0296806700000

★ Vorzugsprodukt

Linear-Kugellager KN...-B, Leichtbau-
Reihe, geschlossene Ausführung,
nachschräglich, winkeleinstellbar

Technische Informationen

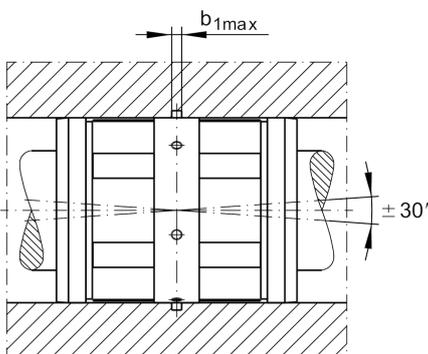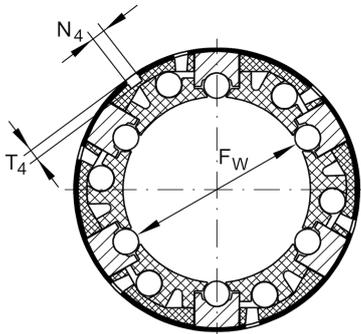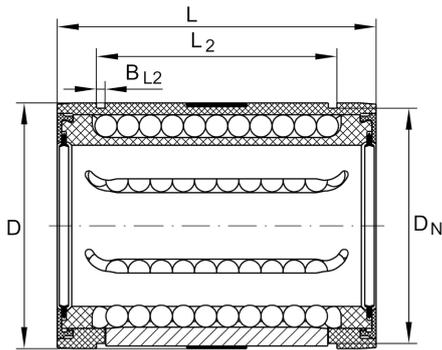

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_w	25 mm	Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes
D	40 mm	Aussendurchmesser
L	58 mm	Länge
C_{min}	3.100 N	Tragzahl dyn.
$C_{0 min}$	2.220 N	Tragzahl stat.
C_{max}	3.250 N	Tragzahl dyn.
$C_{0 max}$	2.850 N	Tragzahl stat.
	0,135 kg	Gewicht

Anschlußmaße

L_2	43,7 mm	
	H13	Toleranz
B_{L2}	1,85 mm	
D_N	38,5 mm	
T_4	1,4 mm	
N_4	3 mm	
$b_{1 max}$	2,5 mm	
	6	Anzahl Kugelreihen