

## ★ KN40-B




### Linear-Kugellager

Schaeffler Material-Nummer:  
0296806970000

★ Vorzugsprodukt

Linear-Kugellager KN...-B, Leichtbau-  
Reihe, geschlossene Ausführung,  
nachschiebbar, winkeleinstellbar

## Technische Informationen

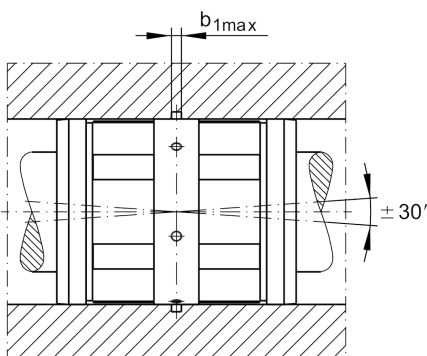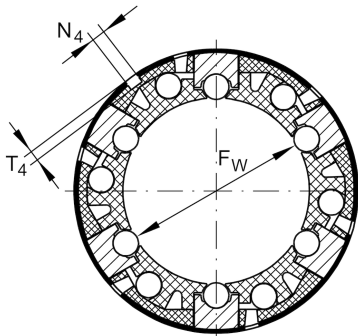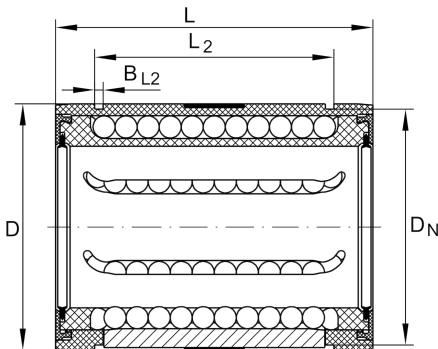

## Hauptabmessungen und Leistungsdaten

|             |         |  |
|-------------|---------|--|
| $F_w$       | 40 mm   | Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes |
| $D$         | 62 mm   | Aussendurchmesser                          |
| $L$         | 80 mm   | Länge                                      |
| $C_{min}$   | 6.300 N | Tragzahl dyn.                              |
| $C_{0 min}$ | 4.350 N | Tragzahl stat.                             |
| $C_{max}$   | 6.700 N | Tragzahl dyn.                              |
| $C_{0 max}$ | 5.600 N | Tragzahl stat.                             |
|             | 0,37 kg | Gewicht                                    |

## Anschlußmaße

|             |         |                    |
|-------------|---------|--------------------|
| $L_2$       | 60,3 mm |                    |
|             | H13     | Toleranz           |
| $B_{L2}$    | 2,15 mm |                    |
| $D_N$       | 59,4 mm |                    |
| $T_4$       | 2,2 mm  |                    |
| $N_4$       | 3 mm    |                    |
| $b_{1 max}$ | 3 mm    |                    |
|             | 6       | Anzahl Kugelreihen |