


KSO20

Linear-Kugellager

Schaeffler Material-Nummer:
0067537010000

Linear-Kugellager KSO..., Schwerlast-Reihe, offene Ausführung, beidseitig mit Spaltdichtung

Technische Informationen

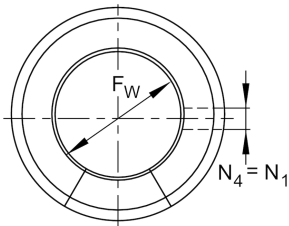



KS16, 20
KSO16, 20


Hauptabmessungen und Leistungsdaten

| | | |
|------------|---------|--|
| F_w | 20 mm | Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes |
| D | 32 mm | Aussendurchmesser |
| L | 45 mm | Länge |
| C_{max} | 2.200 N | Tragzahl dyn. |
| C_{0max} | 2.310 N | Tragzahl stat. |
| | 0,04 kg | Gewicht |

Anschlußmaße

| | | |
|----------|-------|-------------------------|
| B_2 | 10 mm | Breite des Ausschnittes |
| N_1 | 3 mm | |
| N_4 | 3 mm | |
| α | 60 ° | Öffnungswinkel |
| | 6 | Anzahl Kugelreihen |

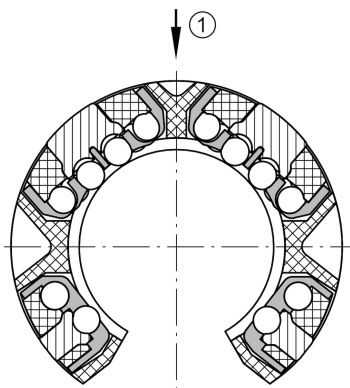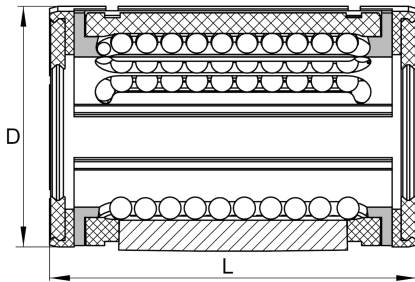

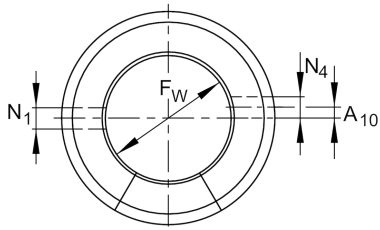

KS30, 40, 50
KSO30, 40, 50

