



## ★ KBS12


### Linear-Kugellager

Schaeffler Material-Nummer:  
0016967930000

★ Vorzugsprodukt

Linear-Kugellager KBS..., Massiv-Reihe,  
einstellbar, rostgeschützte Ausführung  
möglich

#### Technische Informationen

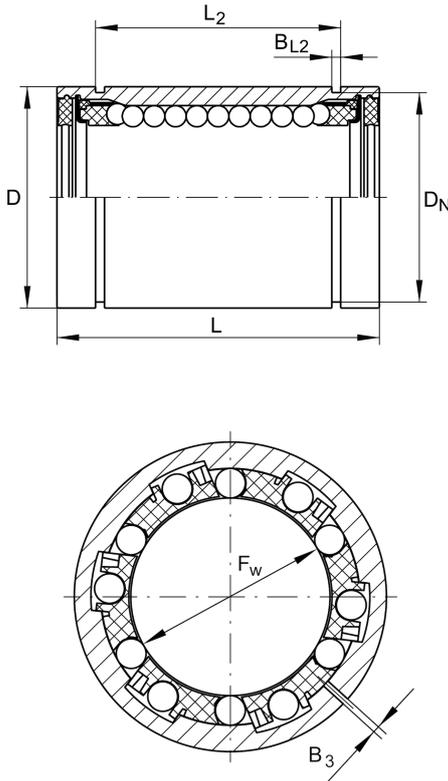

#### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

$F_w$	12 mm	Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes
D	22 mm	Aussendurchmesser
L	32 mm	Länge
	h12	Toleranz
$C_{min}$	540 N	Tragzahl dyn.
$C_{0 min}$	385 N	Tragzahl stat.
$C_{max}$	640 N	Tragzahl dyn.
$C_{0 max}$	570 N	Tragzahl stat.
	0,035 kg	Gewicht

#### Anschlußmaße

$L_2$	22,6 mm	
	H13	Toleranz
$B_{L2}$	1,3 mm	
$B_3$	1 mm	
$D_N$	21 mm	
$N_2$	1,5 mm	
X	55 °	
	5	Anzahl Kugelreihen