

★ KBS12-PP



Linear-Kugellager

Schaeffler Material-Nummer:
0016968070000

★ Vorzugsprodukt

Linear-Kugellager KBS..-PP, Massiv-Reihe, einstellbar, allseitig abgedichtet, rostgeschützte Ausführung möglich

Technische Informationen

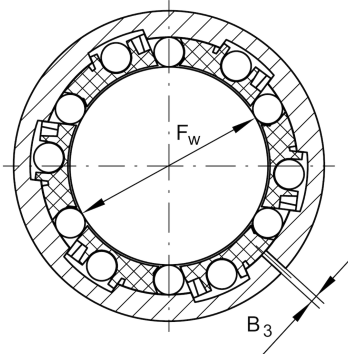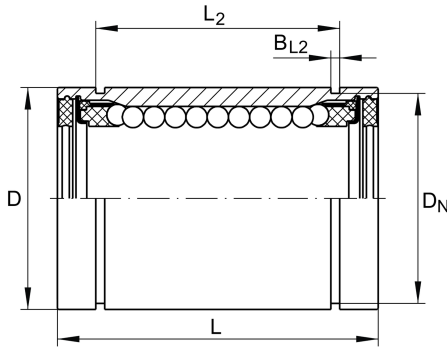

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_w	12 mm	Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes
D	22 mm	Aussendurchmesser
L	32 mm	Länge
	h12	Toleranz
C_{min}	540 N	Tragzahl dyn.
$C_{0 min}$	385 N	Tragzahl stat.
C_{max}	640 N	Tragzahl dyn.
$C_{0 max}$	570 N	Tragzahl stat.
	0,036 kg	Gewicht

Anschlußmaße

L_2	22,6 mm	
	H13	Toleranz
B_{L2}	1,3 mm	
B_3	1 mm	
D_N	21 mm	
N_2	1,5 mm	
X	55 °	
	5	Anzahl Kugelreihen