



KBS40

Linear-Kugellager

Schaeffler Material-Nummer:
0012757550000

Linear-Kugellager KBS..., Massiv-Reihe,
einstellbar, rostgeschützte Ausführung
möglich

Technische Informationen

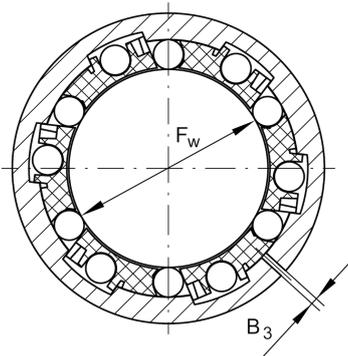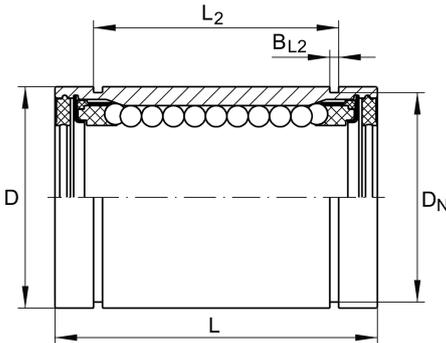

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_w	40 mm	Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes
D	62 mm	Aussendurchmesser
L	80 mm	Länge
	h_{12}	Toleranz
C_{min}	6.000 N	Tragzahl dyn.
$C_{0 min}$	4.400 N	Tragzahl stat.
C_{max}	6.400 N	Tragzahl dyn.
$C_{0 max}$	5.600 N	Tragzahl stat.
	0,591 kg	Gewicht

Anschlußmaße

L_2	60,3 mm	
	H_{13}	Toleranz
B_{L2}	2,15 mm	
B_3	1 mm	
D_N	59 mm	
N_2	3 mm	
X	64°	
	6	Anzahl Kugelreihen