






## KN12-B

### Linear-Kugellager

Schaeffler Material-Nummer:  
0296806540000

Linear-Kugellager KN...-B, Leichtbau-  
Reihe, geschlossene Ausführung,  
nachschiebbar, winkeleinstellbar

#### Technische Informationen

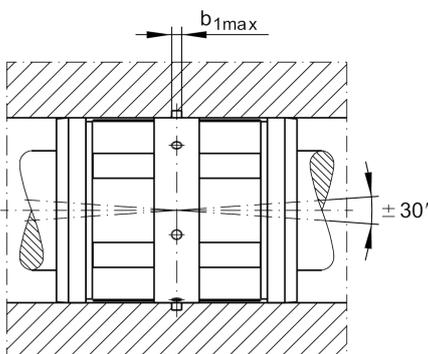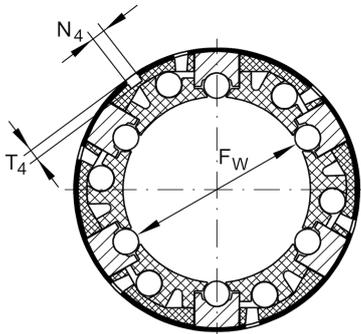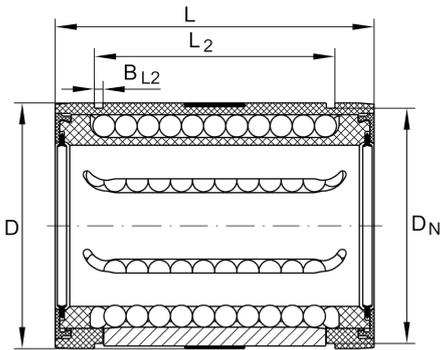

#### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

$F_w$	12 mm	Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes
$D$	22 mm	Aussendurchmesser
$L$	32 mm	Länge
$C_{min}$	730 N	Tragzahl dyn.
$C_{0 min}$	510 N	Tragzahl stat.
$C_{max}$	870 N	Tragzahl dyn.
$C_{0 max}$	740 N	Tragzahl stat.
	20 g	Gewicht

#### Anschlußmaße

$L_2$	22,6 mm	
	H13	Toleranz
$B_{L2}$	1,3 mm	
$D_N$	21 mm	
$T_4$	0,7 mm	
$N_4$	3 mm	
$b_{1 max}$	1,5 mm	
	5	Anzahl Kugelreihen