

## ★ KN16-B




### Linear-Kugellager

Schaeffler Material-Nummer:  
0296806620000

★ Vorzugsprodukt

Linear-Kugellager KN...-B, Leichtbau-  
Reihe, geschlossene Ausführung,  
nachschrägbar, winkeleinstellbar

## Technische Informationen

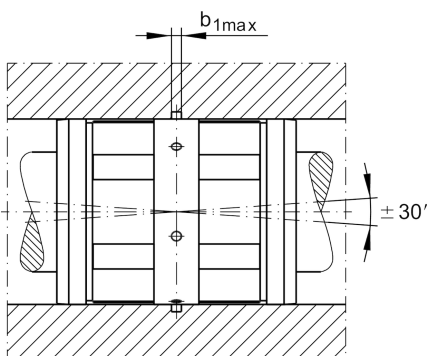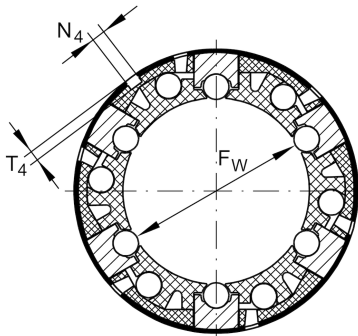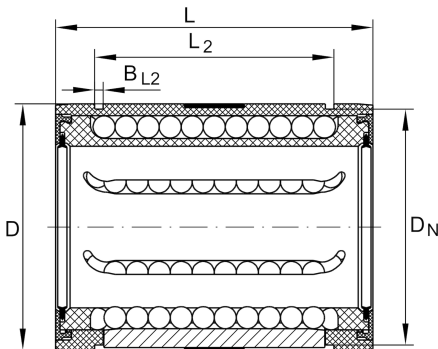

## Hauptabmessungen und Leistungsdaten

$F_w$	16 mm	Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes
$D$	26 mm	Aussendurchmesser
$L$	36 mm	Länge
$C_{min}$	870 N	Tragzahl dyn.
$C_{0 min}$	620 N	Tragzahl stat.
$C_{max}$	1.040 N	Tragzahl dyn.
$C_{0 max}$	910 N	Tragzahl stat.
	28,96 g	Gewicht

## Anschlußmaße

$L_2$	24,6 mm	
	H13	Toleranz
$B_{L2}$	1,3 mm	
$D_N$	25 mm	
$T_4$	0,7 mm	
$N_4$	3 mm	
$b_{1 max}$	1,5 mm	
	5	Anzahl Kugelreihen