

## ★ KN30-B




### Linear-Kugellager

Schaeffler Material-Nummer:  
0296806890000

★ Vorzugsprodukt

Linear-Kugellager KN...-B, Leichtbau-  
Reihe, geschlossene Ausführung,  
nachschiebbar, winkeleinstellbar

## Technische Informationen

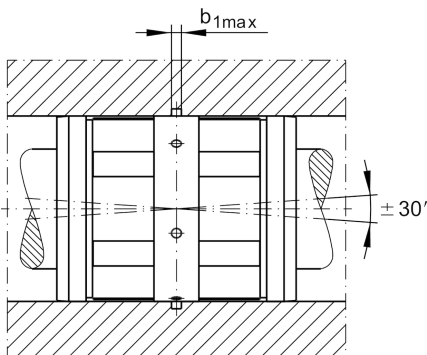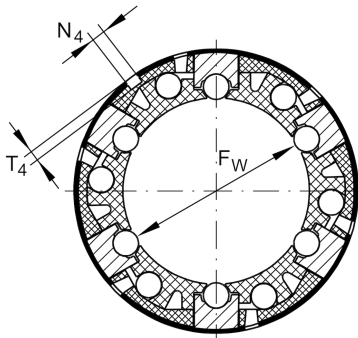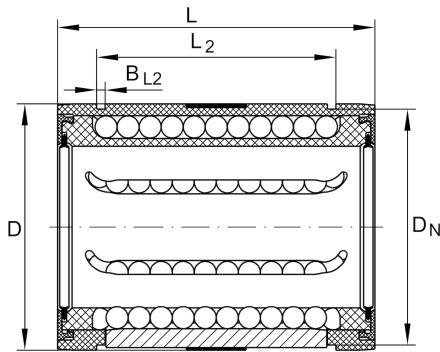

## Hauptabmessungen und Leistungsdaten

$F_w$	30 mm	Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes
$D$	47 mm	Aussendurchmesser
$L$	68 mm	Länge
$C_{min}$	3.750 N	Tragzahl dyn.
$C_{0 min}$	2.850 N	Tragzahl stat.
$C_{max}$	3.950 N	Tragzahl dyn.
$C_{0 max}$	3.650 N	Tragzahl stat.
	0,193 kg	Gewicht

## Anschlußmaße

$L_2$	51,7 mm	
	H13	Toleranz
$B_{L2}$	1,85 mm	
$D_N$	44,7 mm	
$T_4$	2,2 mm	
$N_4$	3 mm	
$b_{1 max}$	2,5 mm	
	6	Anzahl Kugelreihen