



KNO12-B

Linear-Kugellager

Schaeffler Material-Nummer:
0296807190000

Linear-Kugellager KNO...-B,
Leichtbau-Reihe, offene Ausführung,
nachschrägbar, winkeleinstellbar

Technische Informationen

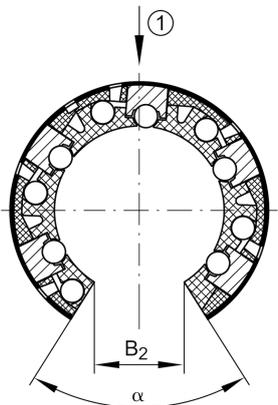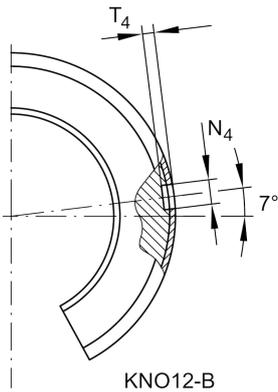

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_w	12 mm	Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes
D	22 mm	Aussendurchmesser
L	32 mm	Länge
C_{max}	840 N	Tragzahl dyn.
C_{0max}	640 N	Tragzahl stat.
	20 g	Gewicht

Anschlußmaße

B_2	6,5 mm	Breite des Ausschnittes
T_4	0,7 mm	
N_4	3 mm	
α	66 °	Öffnungswinkel
b_{1max}	1,5 mm	
	4	Anzahl Kugelreihen

