



## KNO16-B

### Linear-Kugellager

Schaeffler Material-Nummer:  
0296807350000

Linear-Kugellager KNO...-B,  
Leichtbau-Reihe, offene Ausführung,  
nachschräufbar, winkeleinstellbar

#### Technische Informationen

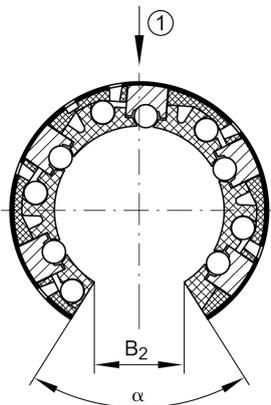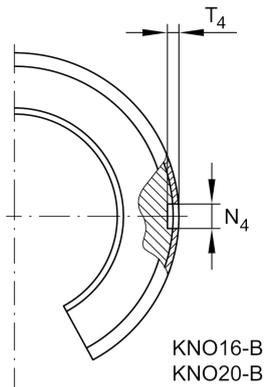

#### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

$F_w$	16 mm	Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes
$D$	26 mm	Aussendurchmesser
$L$	36 mm	Länge
$C_{max}$	1.000 N	Tragzahl dyn.
$C_{0max}$	750 N	Tragzahl stat.
	20 g	Gewicht

#### Anschlußmaße

$B_2$	9 mm	Breite des Ausschnittes
$T_4$	0,7 mm	
$N_4$	3 mm	
$\alpha$	68 °	Öffnungswinkel
$b_{1max}$	1,5 mm	
	4	Anzahl Kugelreihen

