




KNO30-B

Linear-Kugellager

Schaeffler Material-Nummer:
0296807940000

Linear-Kugellager KNO...-B,
Leichtbau-Reihe, offene Ausführung,
nachschiebbar, winkeleinstellbar

Technische Informationen

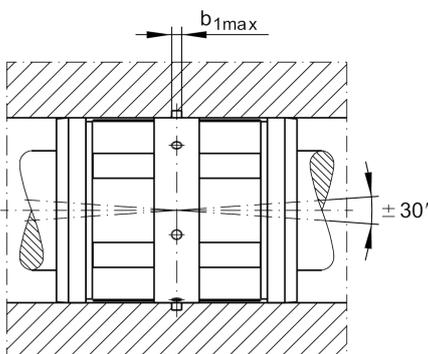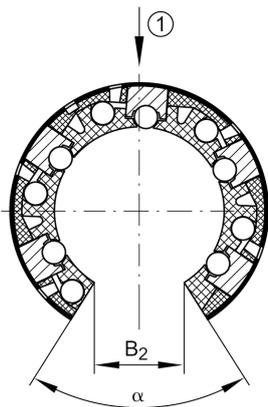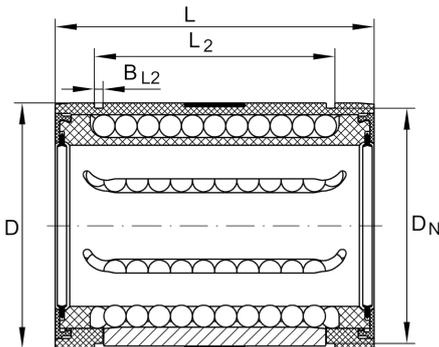

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

| | | |
|------------|----------|--|
| F_w | 30 mm | Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes |
| D | 47 mm | Aussendurchmesser |
| L | 68 mm | Länge |
| C_{max} | 3.750 N | Tragzahl dyn. |
| C_{0max} | 2.850 N | Tragzahl stat. |
| | 0,159 kg | Gewicht |

Anschlußmaße

| | | |
|------------|--------|-------------------------|
| B_2 | 14 mm | Breite des Ausschnittes |
| T_4 | 2,2 mm | |
| A_{10} | 2 mm | Öffnungswinkel |
| N_4 | 3 mm | |
| α | 57 ° | Öffnungswinkel |
| b_{1max} | 2,5 mm | |
| | 5 | Anzahl Kugelreihen |

