



KNO50-B

Linear-Kugellager

Schaeffler Material-Nummer:
0296808400000

Linear-Kugellager KNO...-B,
Leichtbau-Reihe, offene Ausführung,
nachschiebbar, winkeleinstellbar

Technische Informationen

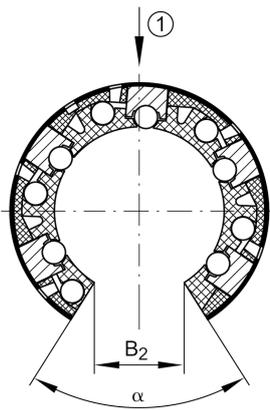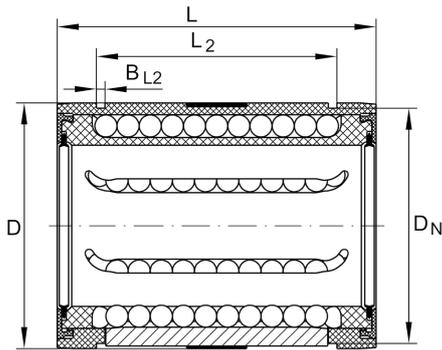

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_w	50 mm	Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes
D	75 mm	Aussendurchmesser
L	100 mm	Länge
C_{max}	9.300 N	Tragzahl dyn.
C_{0max}	6.500 N	Tragzahl stat.
	0,554 kg	Gewicht

Anschlußmaße

B_2	22,5 mm	Breite des Ausschnittes
T_4	2,3 mm	
A_{10}	2,5 mm	Öffnungswinkel
N_4	5 mm	
α	54 °	Öffnungswinkel
b_{1max}	3 mm	
	5	Anzahl Kugelreihen

