


KSO12

Linear-Kugellager

Schaeffler Material-Nummer:
0067536630000

Linear-Kugellager KSO..., Schwerlast-
Reihe, offene Ausführung, beidseitig mit
Spaltdichtung

Technische Informationen

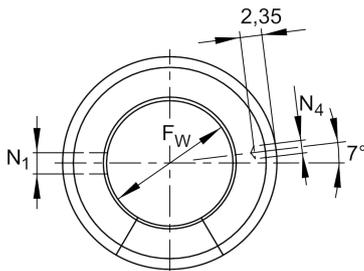



KS12
KSO12


Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_w	12 mm	Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes
D	22 mm	Aussendurchmesser
L	32 mm	Länge
C_{max}	900 N	Tragzahl dyn.
C_{0max}	1.100 N	Tragzahl stat.
	0,014 kg	Gewicht

Anschlußmaße

B_2	7,6 mm	Breite des Ausschnittes
N_1	3 mm	
N_4	3 mm	
α	78 °	Öffnungswinkel
	6	Anzahl Kugelreihen

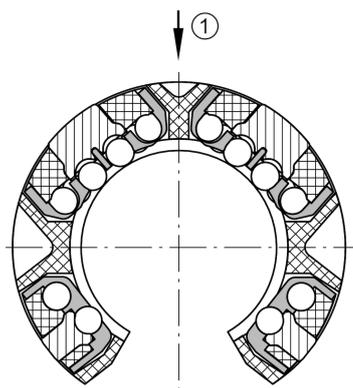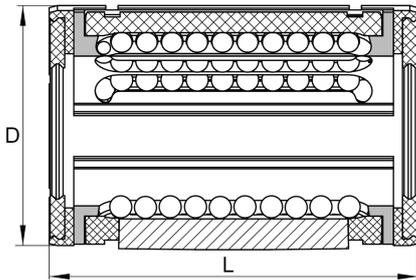

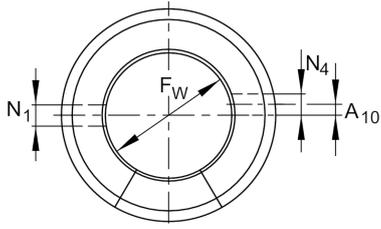

KS30, 40, 50
KSO30, 40, 50

