


KSO40

Linear-Kugellager

Schaeffler Material-Nummer:
0067537870000

Linear-Kugellager KSO..., Schwerlast-
Reihe, offene Ausführung, beidseitig mit
Spaltdichtung

Technische Informationen


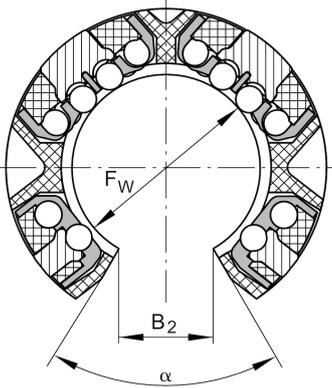



Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_w	40 mm	Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes
D	62 mm	Aussendurchmesser
L	80 mm	Länge
C_{max}	10.200 N	Tragzahl dyn.
C_{0max}	9.600 N	Tragzahl stat.
	0,27 kg	Gewicht

Anschlußmaße

B_2	18,2 mm	Breite des Ausschnittes
A_{10}	1,5 mm	Öffnungswinkel
N_1	3,5 mm	
N_4	3 mm	
α	54 °	Öffnungswinkel
	6	Anzahl Kugelreihen

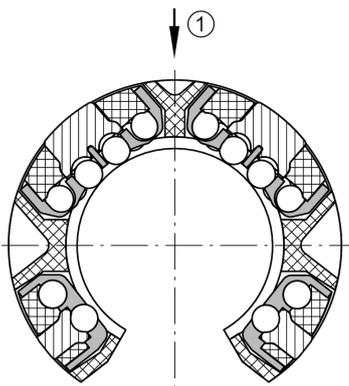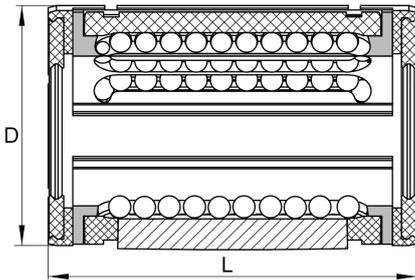

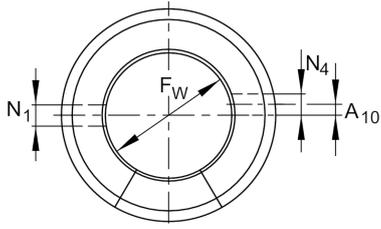

KS30, 40, 50
KSO30, 40, 50

