


## KSO50

### Linear-Kugellager

Schaeffler Material-Nummer:  
0067538330000

Linear-Kugellager KSO..., Schwerlast-Reihe, offene Ausführung, beidseitig mit Spaltdichtung

#### Technische Informationen


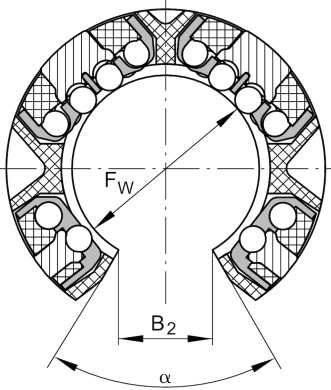



#### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

$F_w$	50 mm	Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes
$D$	75 mm	Aussendurchmesser
$L$	100 mm	Länge
$C_{max}$	15.100 N	Tragzahl dyn.
$C_{0max}$	13.900 N	Tragzahl stat.
	0,46 kg	Gewicht

#### Anschlußmaße

$B_2$	22,7 mm	Breite des Ausschnittes
$A_{10}$	2,5 mm	Öffnungswinkel
$N_1$	4,5 mm	
$N_4$	5 mm	
$\alpha$	54 °	Öffnungswinkel
	6	Anzahl Kugelreihen

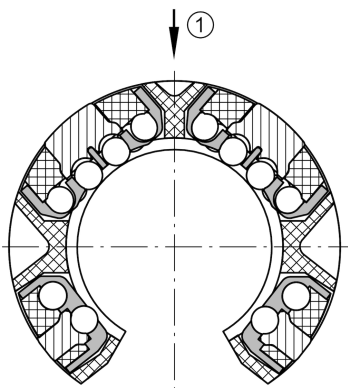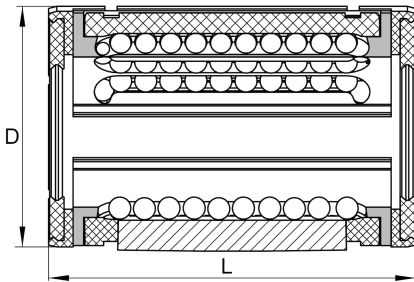

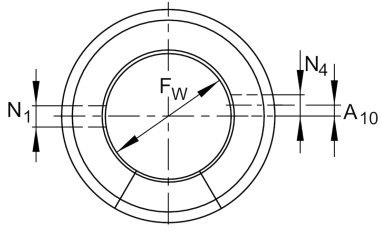

KS30, 40, 50  
KSO30, 40, 50

