


RUSV42102-KS

Rollenumlaufschuh

Schaeffler Material-Nummer:
0010039500000


Rollenumlaufschuhe, mit
Distanzelementen, mit integriertem
Vorspankeil, RUSV...-KS

Technische Informationen

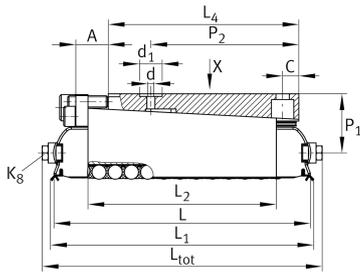

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

L	114 mm	Gesamtlänge
B	40 mm	Breite
H	42 mm	Höhe
C	95.000 N	Tragzahl dyn.
C ₀	151.000 N	Tragzahl stat.
	1,04 kg	Gewicht

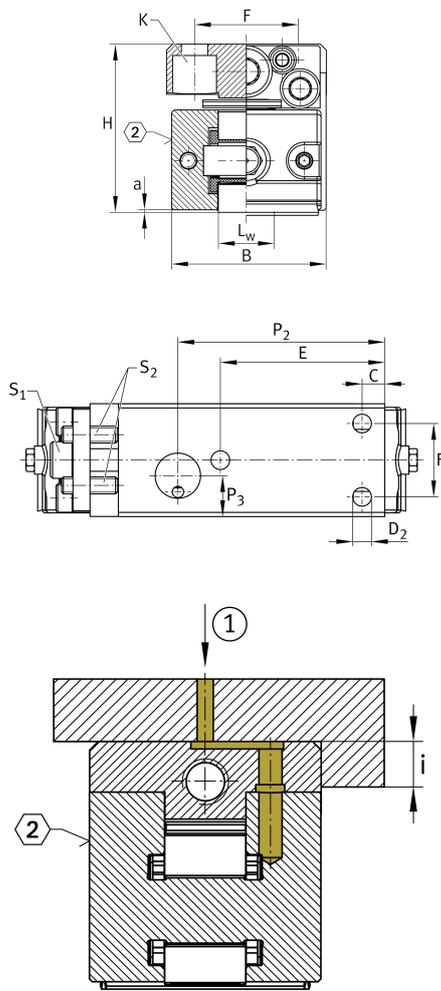

Anschlußmaße

L	102 mm	
L ₁	108 mm	
L ₃	68,4 mm	
L ₄	70 mm	
a	0,3 mm	
L _w	14 mm	
C	8 mm	
E	38 mm	Anschlussmaß Länge
F	26 mm	
i	6 mm	Anschlussmaß Breite
P ₁	29,5 mm	
d ₁	16 mm	
P ₂	53 mm	
P ₃	14,5 mm	
d	3 mm	
K	M6	Schmieranschluss nach DIN3405-A
S ₁	6 mm	Einstellschraube (Innensechskant)
S ₂	3 mm	Konter- und Abdrückschraube (Innensechskant)
K	M6	Size thread k DIN
K M _A	17 Nm	Anziedrehmoment Befestigungsschrauben
D ₂	6,6 mm	
A _{max}	10 mm	Zustellung durch Einstellschraube
Delta h _{max}	0,52 mm	Zustellhöhe
	0,05 mm	Zustellhöhe je Schraubenumdrehung

Verwandte Produkte

UG9741, UGN9741-A, geeignete Führungsschienen
 UZ9741, UZN9741-A,
 UFK4710, UFB6412